

Please read and save these instructions. Read through this owner's manual carefully before using product. Protect yourself and others by observing all safety information, warnings, and cautions. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or damage to product or property. Please retain instructions for future reference.



4 IN 1 PULLER SET

Description

Quick and easy assembly makes a 2-jaw or 3-jaw puller with the reach, spread and power you need for all applications. 7 ton capacity easily handles larger gears, bearings pulleys, wheels, sprockets and other press-fit parts. Include one tube of thread lube.



Unpacking

After unpacking unit, inspect carefully for any damage that may have occurred during transit. Check for loose, missing, or damaged parts. Shipping damage claim must be filed with carrier.

Specifications and Dimensions

Model	Maximum reach inch / mm	Maximum spread inch / mm	Weight (Lbs)
23MD43	8-3/4 / 222.3	11 / 279.4	12.1 Lbs

CAUTION Wear safety glasses and gloves. Study, understand, and follow all instructions before using this tool.

WARNING Before using, please make sure you assemble all of the parts properly and tightly.

Maintenance

Lubricate with grease on the thread of the screws after use and place this tool in a safe dry space.

Assembly

- For 3 jaw puller, screw the forcing screw into 2/3-way head and screw 2pcs straps on two sides of the 2/3-way head by screw set then install the jaw between the straps, after that use another screw set and tighten them up.
- For 2 jaw puller the steps of assembly are the same with 3 jaw.

Operation

- Make sure that you are working with the correct tool assembly for the parts being pulled, such as bearings, gears, pulleys, seals, etc.
- Follow the vehicle's repair manual, check that the tool assembly is properly positioned.



4 IN 1 PULLER SET

For Repair Parts, call 1-800-323-0620
24 hours a day – 365 days a year

Please provide the following:

- Model Number
- Serial Number (if any)
- Part description and number as shown on parts list

Figure – Repair Parts Illustration for Model(s) 23MD43



Repair Parts List

Reference Number	Description	Qty.
1	Jaw (Reversible type)	3
2	Jaw (Adjustable type)	3
3	2/3 –Way Head	1
4	Forcing Screw	1
5	Screw Set (6pcs)	1
6	Strap (6pcs)	1

Warranty

LIMITED ONE-YEAR WARRANTY

Should this product fail to perform satisfactorily due to a defect or poor workmanship within ONE YEAR from the date of purchase, return it to the place of purchase and it will be replaced, free of charge. Incidental or consequential damages are excluded from this warranty.



Instrucción de Funcionamiento

23MD43

Por favor lea y guarde estas instrucciones. Lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de usar el producto. Protéjase a sí mismo y a los demás observando toda la información de seguridad, advertencias y precauciones. El incumplimiento de las instrucciones podría resultar en lesiones personales y / o daños al producto o a la propiedad. Conserve las instrucciones para referencia futura.



4 EN 1 JUEGO DE EXTRACTORES

Descripción

Montaje rápido y fácil hace una 2-mandíbula o 3 mordazas extractor con el alcance, la extensión y el poder que necesita para todas las aplicaciones.

7 toneladas de capacidad maneja fácilmente grandes engranajes, cojinetes de poleas, ruedas, engranajes y otras piezas de encaje a presión. Incluye un tubo de lubricante hilo.

Desembalaje

Después de desempacar la unidad, inspeccione cuidadosamente por cualquier daño que pueda haber ocurrido durante el transporte. Compruebe partes perdidas, dañadas o sueltas. Reclamación de daños ha de presentarse con el portador.



Especificaciones y dimensiones

Modelo	Alcance Máximo pulgada / mm	Extensión Máxima pulgada / mm	Peso (Lbs)
23MD43	8-3/4 / 222.3	11 / 279.4	12.1 Lbs

PRECAUCION

Use gafas de seguridad y guantes. Estudie, comprenda y siga todas las instrucciones antes de utilizar esta herramienta.

ADVERTENCIA

Antes de usar, asegúrese de montar todas las piezas correctamente y con firmeza.

Mantenimiento

Después de su uso, lubrique la rosca de los tornillos con grasa y coloque la herramienta en un lugar seco y seguro.

Montaje

- Para extractor de 3 mandíbula, atornille el tornillo de fuerza en 2/3-dirrección cabeza y correas tornillos 2pcs en dos lados de la cabeza de tornillo 2/3-dirrección establecida a continuación, instale la mandíbula entre las correas, después de que use otro tornillo de fijación y apriételes arriba.
- Para extractor de 2 mandíbula, los pasos de montaje son iguales a los de 3 mandíbula.

Operación

- Asegúrese de que está trabajando con el conjunto de herramienta correcta para las partes que se tira, como cojinetes, engranajes, poleas, sellos, etc.
- Siga el manual de reparación del vehículo, verifique que el conjunto de herramienta está colocado correctamente.




4 EN 1 JUEGO DE EXTRACTORES

Para las Piezas de Reparación, llama 1-800-323-0620
24 horas un día – 365 días un año

Por favor proporcione la siguiente:

- Número de Modelo
- Número de Serial (si algo)
- Descripción de piezas y número manifestado en la lista de piezas

Figura – Ilustración de Piezas de Reparación para Medelo(s) 23MD43

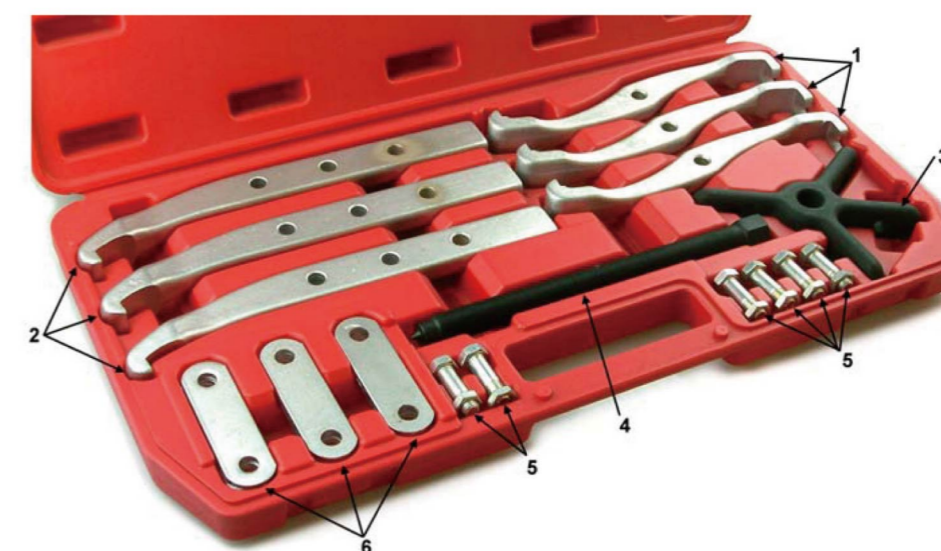

Lista de Piezas de Reparación

Número De Referencia	Descripción	Qty.
1	Mandíbula (Tipo Reversible)	3
2	Mandíbula (Tipo Adjustable)	3
3	2/3 –Dirrección Cabeza	1
4	Tornillo Forzado	1
5	Set de Tornillo (6pcs)	1
6	Correa (6pcs)	1

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO


Si este producto no cumple satisfactoriamente debido a un defecto o mal acabado el plazo de UN AÑO a partir de la fecha de compra, devuélvala al lugar de compra, y será reemplazado de forma gratuita. Daños incidentales o consecuentes se excluyen de esta garantía. La bombilla no está cubierta por la garantía.

Veillez lire et conserver ces instructions. Lisez le manuel d'utilisateur avant d'utiliser ce produit. Protégez-vous et les autres en observant les consignes de sécurité, les avertissements et les mises en garde. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures et / ou des dommages au produit ou à l'utilisateur. Veillez garder ces instructions pour une référence dans la future

WESTWARD® L'Ensemble d'extracteurs 4 en 1

Description

Montage simple et rapide permet les extracteurs à 2 ou 3 mâchoires avec la portée, la propagation et la puissance dont vous avez besoin pour toutes les applications. 7 tonnes de capacité traitent facilement les grands engrenages, les paliers poulies, roues, pignons et ainsi qu'autres pièces. y compris un tube de lubrifiant..

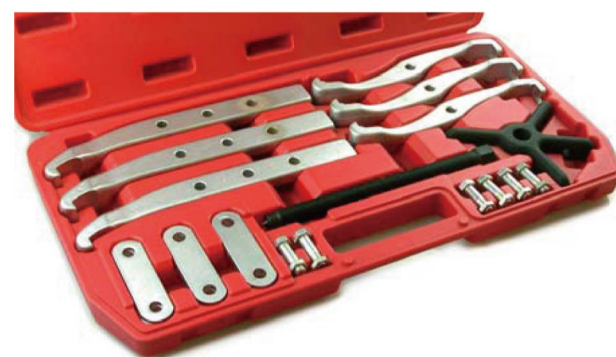

Déballage

Après avoir déballé l'appareil, inspectez soigneusement tous les dégâts qui se produisent pendant le transport. Vérifiez les pièces détachées, manquantes ou endommagées. la réclamation de dommages dûs à l'expédition doit être déposée auprès transporteur.

Caractéristiques et Dimensions

Modèle	Porté. Max Po / mm	Propagation. Max Po / mm	Poids (Lbs)
23MD43	8-3/4 / 222.3	11 / 279.4	12.1 Lbs

▲ CAUTION Portez des lunettes de sécurité et des gants. Étudier, comprendre et suivre toutes les instructions avant d'utiliser cet outil.

▲ AVERTISSEMENT Avant d'utiliser, Veillez assurer que vous aviez assemblé toutes les pièces correctement et fermement.

Maintenance

Lubrifier avec de la graisse sur le filetage des vis après l'usage et placer cet outil dans un espace sûr et sec.

Montage

1. Pour l'extracteur à 3 mâchoires, visser la vis de force dans la tête 2/3-chemin et visser 2pcs de sangles sur les deux côtés de la tête de 2/3-chemin par vis, puis installer la mâchoire entre les sangles, après avoir utilisé un autre ensemble de vis et les serrer.
2. La procédure du montage de l'extracteur à 2 mâchoires est identique que celle de l'extracteur à 3 mâchoires.

Opération


- 1 Assurez-vous que vous travaillez avec l'ensemble d'outil correctement pour les parties à retirer, tels que les roulements, engrenages, poulies, joints, etc.
2. Suivez le manuel de réparation du véhicule, vérifier que l'ensemble d'outils soit correctement positionné.

**Pour les pièces de remplacement, Appeler 1-800-323-0620
24 heures par jour – 365 jours par an**

Merci de nous fournir:

- Numéro de modèle
- Numéro de série (S'il y a lieu)
- Description de la pièce et le numéro figurant sur la liste des pièces

Figure –L'illustration des pièces de remplacement pour le modèle (s) 23MD43

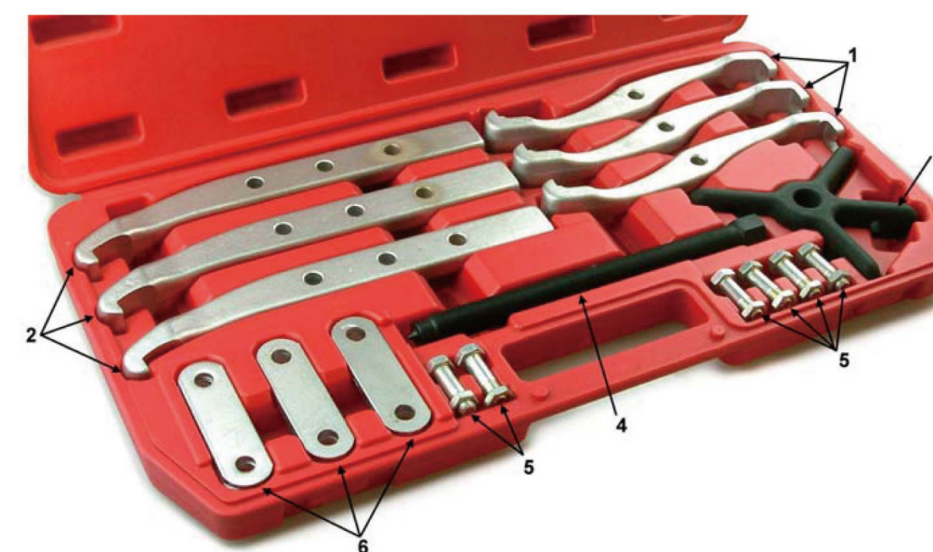

Liste des pièces de remplacement

Numéro de Référence	Description	Qte.
1	Mâchoire (Type réversible)	3
2	Mâchoire (Type ajustable)	3
3	Tête de 2/3-chemin	1
4	Vis de forçage	1
5	L'ensemble de vis (6pcs)	1
6	Sangle (6pcs)	1

Garantie

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Si ce produit ne s'acquiesce pas de façon satisfaisante en raison d'un défaut ou d'une malfaçon dans l'année suivant la date d'achat, le faire retourner au point de vente et il sera remplacé gratuitement. Dommages consécutifs ou accidentaux seront exclus de cette garantie.