

**3M Cintas y Adhesivos Industriales**  
3M Masking & Surface Protection

 
**101+**

**201+**

**301+**

**401+**

**501+**



**La cinta con  
el mayor  
desempeño  
Industrial**

**501+**

**3M**

# Cinta Masking 501+


La cinta con el mayor desempeño Industrial



Máxima adhesión



Resistencia a altas temperaturas de trabajo hasta 300 ° F

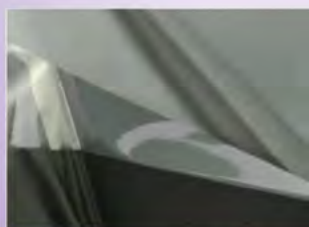

Remoción de la cinta sin dejar residuos



Finos acabados



## 501+

### La cinta con el mayor desempeño Industrial

- Excepcionalmente conformable en superficies irregulares
- Adhesión superior a metal, hule, vidrio y plástico
- Se remueve en una pieza sin dejar residuos
- Mayor fuerza de resistencia en el respaldo evitando penetración de pintura debajo del masking tape
- Crea líneas muy nítidas de pintura
- Ideal para altas temperatura
- Temperatura de uso: 149°C a 30 minutos

Stock	Medida	Rollos/Caja
GT500080251	18 mm x 55 m	48
GT500080269	24 mm x 55 m	36
GT500080277	36 mm x 55 m	24
GT500080285	48 mm x 55 m	24
GT500080293	72 mm x 55 m	12
GT500080301	100 mm x 55 m	8



3M™ INDUSTRIAL MASKING TAPES  
Masking Made Simple

Aprende más acerca de 3M™ Cintas Masking Industriales en [3M.com/maskingmadesimple](http://3M.com/maskingmadesimple)

## 3M

Cintas y Adhesivos Industriales  
Av. Santa Fe No. 190 C.P. 01210  
Col. Santa Fe, México, D.F.  
Tel. 52 700 400  
[www.3m.com/maskingmadesimple](http://www.3m.com/maskingmadesimple)