

Please read and save these instructions. Read through this owner's manual carefully before using product. Protect yourself and others by observing all safety information, warnings, and cautions. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or damage to product or property. Please retain instructions for future reference.



1-DRAWER UTILITY CART

Description

This Westward utility cart has durable red finish, two tiers and one full-extension drawer with ball-bearing drawer slides and full-width aluminum drawer pulls. Cart includes internal locking system and two side handles. Lid locks independently of drawer. Four 4 x 1 in. casters with a 150lb. load rating. This cart is ideal for pickup & transport of supplies, mail, parts, tools, storage, and inventory to various locations. Bottom and top shelves ideal for bulky items. Powder-coated finish prevents surface rust. Drawer liners included.

Unpacking

After unpacking unit, inspect carefully for any damage that may have occurred during transit. Check for loose, missing, or damaged parts. Shipping damage claim must be filed with carrier.



Specifications and Dimensions

Model	Type	Casters	No. of Drawers	Dimensions (Inches)			Surface Construction
				Width	Depth	Height	
2CZY3	Standard	4 Swivel, 2 Lock	1	30	16	35	Steel

General Safety Information

⚠ CAUTION

Ensure the top cover and drawers are closed and locked completely before moving the cart. Use the brakes when not moving the cart. When moving this product, do not pull it. Instead, push the product to prevent personal injury.

⚠ WARNING

Follow the assembly instructions to assemble the cart properly. Improper assembly may cause personal injury. Do not alter the product in any manner. Do not step on the shelves or climb on the cart.




1-DRAWER UTILITY CART

Assembly

NOTE: Finger tighten all bolts until the cart is completely assembled, then wrench tighten. When assembling the cart, please start from top to bottom.

1. Assemble A, F, and G (2) using J (8), L (12), and M (8).
2. Assemble C (2), and D using K (6), L (6) and M (6).
3. Assemble H (2) and I (2) using N (4), O (4), and P. Casters w/ brake must be installed on the same side.
4. Tight all bolts.
5. Install E by placing on slides channels and slide in fully. To remove drawers, the retaining clip on the slides needs to be released by pushing lever up on one side and down on the other side at the same time, and slide out. To reinstall drawers, place on slide channels and slide in fully.

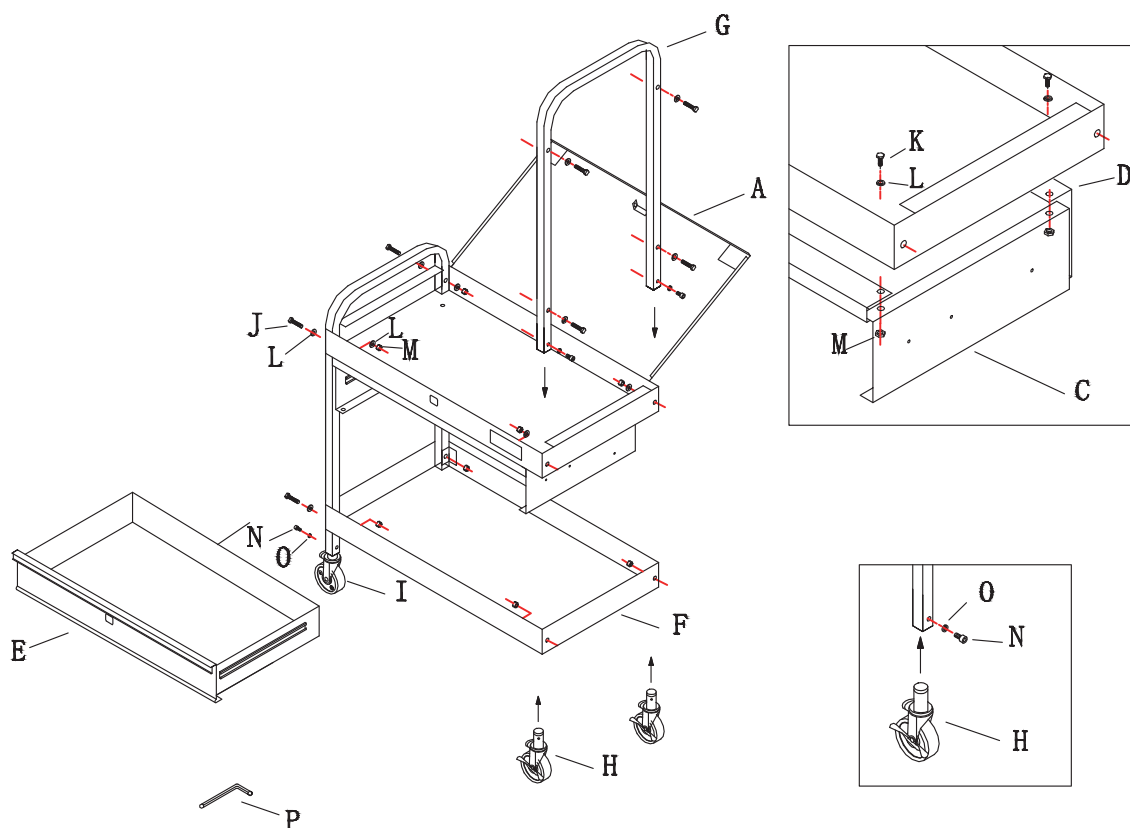



1-DRAWER UTILITY CART

PARTS LIST

PART	NAME	QUANTITY	PART	NAME	QUANTITY
A.	 UPPER PANEL SET	1	L.	 WASHER	12
C.	 SIDE WALL	2	M.	 NUT	12
D.	 BACK WALL	1	N.	 SCREW	4
E.	 DRAWER	1	O.	 SPRING WASHER	4
F.	 BOTTOM SHELF	1	P.	 WASHER (CASTER)	4
G.	 TUBULAR LEGS	2	Q.	 HEX WRENCH	1
H.	 CASTERS WITH BRAKE	2			
I.	 CASTERS WITHOUT BRAKE	2			
J.	 M8X40 HEX BOLT	8			
K.	 M8X12 HEX BOLT	4			

Maintenance

Lubricate lock with graphite. Lubricate the ball bearing slides with grease.



1-DRAWER UTILITY CART

For Repair Parts, call 1-800-323-0620

24 hours a day – 365 days a year

Please provide the following:

- Model Number
- Serial Number (if any)
- Part description and number as shown on parts list

Repair Parts List

Ref.No.	Description	Part Number	QTY
1	Slot Type Of Lock/Key Set (2)Locks, (4)Keys	45M959	1 set
2	PVC Swivel Caster with Brake,4"x1"	45P719	1 pc
3	Ball Bearing Slides, 14"x 45mm,PR	41GX04	1 set
4	Nameplate	45N471	1 pc

NOTE: (1) TO ORDER JUST KEYS OR TO MATCH LOCK TO ANOTHER UNIT, GIVE NUMBER THAT IS STAMPED ON FACE OF LOCK. (2) REPLACEMENT KEYS MAY BE ORDERED USING THE LETTER AND NUMBER COMBINATION WHICH APPEARS ON THE FACE OF THE LOCK AS THE PART NUMBER. (3) Asterick * = Not shown.



S'il vous plaît lire et enregistrer ces instructions. Lisez attentivement le manuel du propriétaire avant d'utiliser le produit. Protégez-vous et protégez les autres en observant toutes les informations de sécurité, avertissements et mises en garde. Le non-respect des instructions peut entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages au produit ou aux biens. S'il vous plaît conserver les instructions pour référence future



CHARIOT UTILITAIRE À 1 TIROIR

Description

Ce chariot utilitaire de Westward a une finition rouge durable, deux niveaux et un tiroir à extension complète avec des glissières de tiroir à roulement de billes et des attractions en aluminium à pleine largeur. Le chariot inclut le système interne de verrouillage et deux poignées latérales. Le couvercle se verrouille indépendamment du tiroir. Quatre roulettes de 4x1 pouce avec une cote de charge de 150 lb. Ce chariot est idéal pour le ramassage et le transport des fournitures, du courrier, des pièces, des outils, du stockage et de l'inventaire à divers endroits. Étagères en bas et en haut idéales pour les articles encombrants. La finition enduite de poudre prévient la rouille de surface. Lignes de tiroir incluses.



Déballage

Après le déballage de l'unité, inspectez soigneusement les dommages qui pourraient avoir été causés pendant le transit. Vérifiez s'il y a des pièces lâches, manquantes ou endommagées. La réclamation de dommages d'expédition doit être déposée auprès du transporteur.

Spécifications et Dimensions

Modèle	Type	Roulettes	No. de Tiroirs	Dimensions (Pouces)			Construction de Surface
				Largeur	Profondeur	Hauteur	
2CZY3	Standard	4 Pivotant, 2 Verrouillage	1	30	16	35	Acier

Informations Générales sur la Sécurité

ATTENTION

Assurez-vous que le couvercle supérieur et les tiroirs sont fermés et verrouillés complètement avant de déplacer le chariot. Utilisez les freins lorsque vous ne déplacez pas le chariot. Lorsque vous déplacez ce produit, ne le tirez pas. Poussez plutôt le produit pour éviter les blessures corporelles.

AVERTISSEMENT

Suivez les instructions d'assemblage pour assembler correctement le chariot. Un assemblage inadéquat peut causer des blessures corporelles. Ne modifiez pas le produit de quelque façon que ce soit. Ne marchez pas sur les étagères et ne grimpez pas sur le chariot.




CHARIOT UTILITAIRE À 1 TIROIR

Assemblée

REMARQUE : Serrez tous les boulons jusqu'à ce que le chariot soit complètement assemblé, puis serrez la clé. Lors de l'assemblage du chariot, veuillez commencer de haut en bas

1. Assemblez A, F et G (2) à l'aide de J (8), L (12) et M (8)., et M (8).
2. Assemblez C (2), et D à l'aide de K (6), L (6) et M (6).
3. Assemblez H (2) et I (2) à l'aide de N (4), O (4) et P. Les roulettes avec frein doivent être installées sur le même côté que la poignée.
4. Serrez tous les boulons.
5. Installez E en plaçant sur les canaux de glissières et glissez complètement. Pour enlever les tiroirs, le pince de soutènement sur les glissières doit être relâché en poussant le levier d'un côté et vers le bas de l'autre côté en même temps, et glissez. Pour réinstaller les tiroirs, placez-les sur des canaux de glissière et glissez

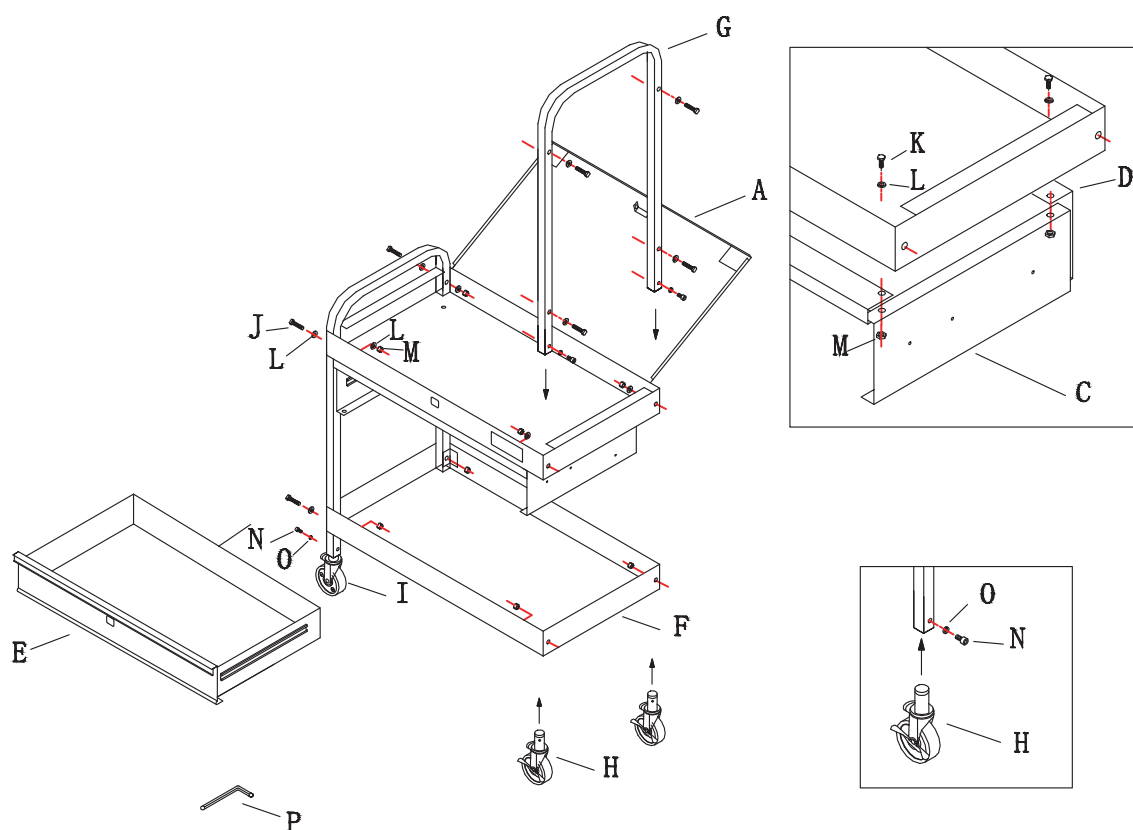



CHARIOT UTILITAIRE À 1 TIROIR

LISTE DES PIÈCES

NOM DE PIÈCE	QUANTITÉ	NOM DE PIÈCE	QUANTITÉ
A.  ENSEMBLE DE PANNEAUX SUPÉRIEURS	1	L.  LAVEUSE	12
C.  MUR LATÉRAL	2	M.  ÉCROU	12
D.  MUR ARRIÈRE	1	N.  VIS	4
E.  TIROIR	1	O.  LAVEUSE DE RESSORT	4
F.  ÉTAGÈRE INFÉRIEURE	1	P.  LAVEUSE (ROULETTE)	4
G.  JAMBES TUBULAIRES	2	Q.  CLÉ HEX	1
H.  ROULETTES AVEC FREIN	2		
I.  ROULETTES SANS FREIN	2		
J.  MBx40 BOUCHON HEX	8		
K.  MBx12 BOUCHON HEX	4		

Maintenance

Lubrifiez la serrure avec du graphite. Lubrifiez les glissières de roulement de billes avec de la graisse.



CHARIOT UTILITAIRE À 1 TIROIR

Pour les pièces de réparation, appelez 1-800-323-0620

24 heures sur 24 – 365 jours par an

Veillez fournir les éléments suivants :

- Numéro de modèle
- Numéro de série (le cas échéant)
- Description et nombre de pièces indiqués sur la liste des pièces

Liste des Pièces de Réparation

No. de Réf.	Description	Numéro de Pièce	Qté
1	Type de Fente de Serrure/jeu de Clé (2) serrures, (4) Clefs	45M959	1 ensemble
2	Roulette Pivotante en PVC avec Frein, 4"x1"	45P719	1 pièce
3	Glissières de Roulement de Bille, 14"x 45mm, PR	41GX04	1 ensemble
4	Plaque Signalétique	45N471	1 pièce

REMARQUE : (1) POUR COMMANDER JUSTE DES CLÉS OU POUR ASSORTIR LE VERROU À UNE AUTRE UNITÉ, DONNEZ LE NUMÉRO QUI EST ESTAMPILLÉ SUR LE VISAGE DE LA SERRURE. (2) LES CLÉS DE REMPLACEMENT PEUVENT ÊTRE COMMANDÉES À L'AIDE DE LA COMBINAISON DE LETTRES ET DE NOMBRES QUI APPARAÎT SUR LA FACE DE LA SERRURE COMME NUMÉRO DE PIÈCE. (3) Asterick * = Non montré.

Por favor lea y guarde estas instrucciones. Lea atentamente este manual del propietario antes de usar el producto. Protéjase y proteja a los demás a través de observar toda la información de seguridad, advertencias y precauciones. El incumplimiento de las instrucciones podría resultar en lesiones personales y/o daños al producto o la propiedad. Guarde las instrucciones para referencia futura.



1- CARRO DE UTILIDADES CON CAJONES

Descripción

Este carro de utilidades de Westward tiene un acabado rojo duradero, dos palancas y un cajón de extensión completa con deslizadores de cajón con rodamiento de bolas y tiradores de cajón de aluminio de ancho completo. El carro incluye un sistema de bloqueo interno y dos manijas laterales, la tapa se cierra independientemente de cajón. Cuatro ruedas giratorias de 4 x 1 pulgadas con una capacidad de carga de 150 lb. Este carro es ideal para recoger y transportar suministros, correo, piezas, herramientas, almacenamiento e inventario a distintos lugares, y para ser estantes superiores e inferiores ideales para artículos voluminosos. El acabado con recubrimiento en polvo evita la oxidación de la superficie. Forros de cajones están incluidos.

Desembalaje

Después de desembalar la unidad, inspeccione cuidadosamente por cualquier daño que pueda haber ocurrido durante el transporte. Compruebe si hay piezas sueltas, faltantes o dañadas. La reclamación por daños de envío debe presentarse al transportista.



Especificaciones y Dimensiones

Modelo	Tipo	Ruedas	Núm de Cajones	Dimensiones (Inches)		Superficie Altura
				Ancho	Profundidad	
2CZY3	Estándar	4 Ruedas, 2 Cerraduras	1	30	16	35
				Acero		

Información general de seguridad

⚠ PRECAUCIÓN

Asegúrese de que la cubierta superior y los cajones estén cerrados y bloqueados completamente antes de mover el carro. Use los frenos cuando no mueva el carro. Al mover este producto, no lo tire. En su lugar, empuje el producto para evitar lesión personal.

⚠ ADVERTENCIA

Siga las instrucciones de montaje para montar el carro correctamente. El montaje incorrecto puede causar lesión personal. No altere el producto de ninguna manera. No pise en los estantes o se suba al carro.




1-CARRO DE UTILIDADES CON CAJONES

Montaje

NOTA: Apriete a mano todos los pernos hasta que el carro esté completamente montado, luego apriete con una llave. Al montar el carro, comience de arriba a abajo.

1. Monte A y F y G (2) usando J (8), L (12), y M (8).
2. Monte C (2) y D usando K (6), L (6) y M (6)
3. Monte H (2) y I (2) usando N (4), O (4) y P. Las ruedas con freno deben instalarse en el mismo lado.
4. Apriete todos los pernos
5. Instale E colocandolo en los canales deslizantes y deslícelo en completo. Para quitar los cajones, debe soltar el clip de retención de las guías empujando la palanca hacia arriba en un lado y hacia abajo en el otro lado al mismo tiempo, y deslizarlos hacia afuera. Para volver a instalar los cajones, colóquelos en los canales deslizantes y deslícelos completamente.

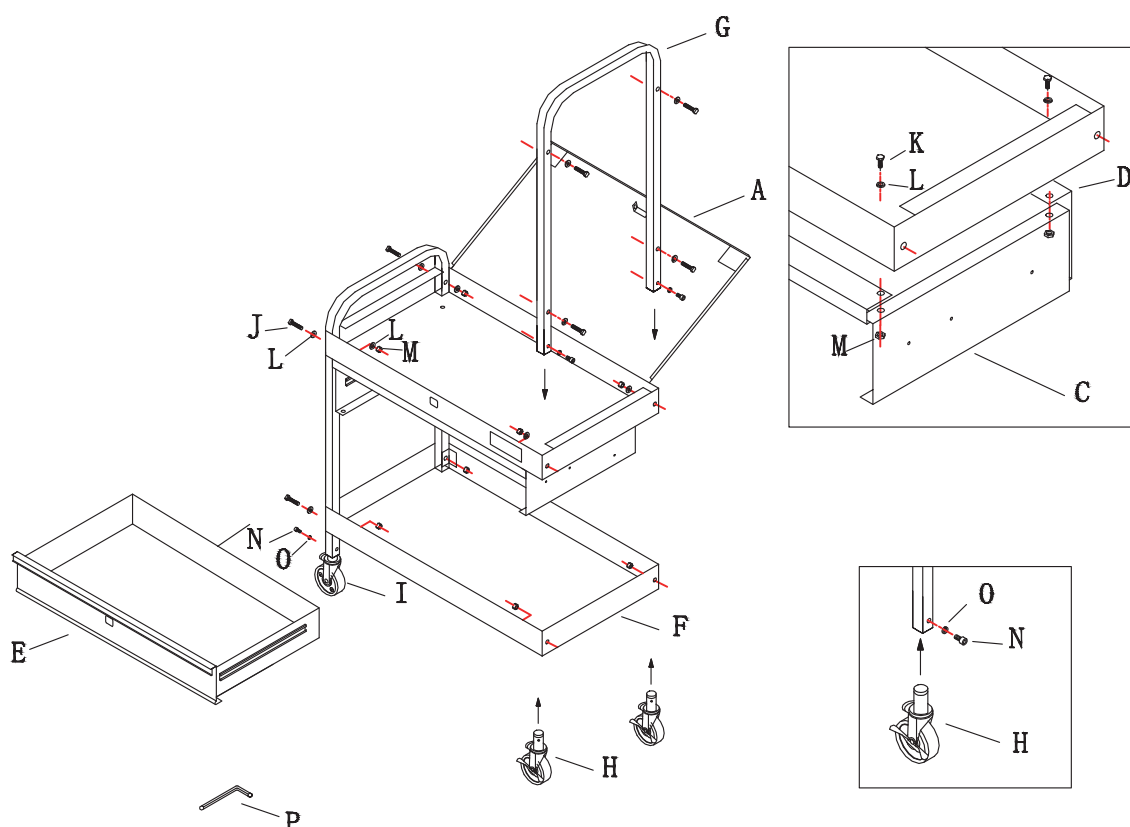



1-CARRO DE UTILIDADES CON CAJONES

LISTA DE PIEZAS

NOMBRE DE PIEZA	CANTIDAD	NOMBRE DE PIEZA	CANTIDAD
A.  CONJUNTO DE PANELES SUPERIORES	1	L.  ARANDELA	12
C.  PARED LATERAL	2	M.  TUERCA	12
D.  PARED TRASERA	1	N.  TORNILLO	4
E.  CAJÓN	1	O.  ARANDELA DE MUELLE	4
F.  ESTANTE INFERIOR	1	P.  ARANDELA (RUEDA)	4
G.  PATAS TUBULARES	2	Q.  LLAVE HEXAGONAL	1
H.  RUEDA CON FRENO	2		
I.  RUEDA SIN FRENO	2		
J.  MBX40 PERNO HEXAGONAL	8		
K.  MBX12 PERNO HEXAGONAL	4		

Mantenimiento

Lubrique la cerradura con grafito. Lubrique las guías de rodamiento de bolas con grasa.



1-CARRO DE UTILIDADES CON CAJONES

Para piezas de reparación, llame al 1-800-323-0620

24 horas al día– 365 días al año

Por favor entregue las siguientes informaciones:

- Número de modelo
- Número de serie (si hay)
- Descripción y número de pieza como mostrado en lista de piezas

Lista de Piezas de Reparación

Nº Ref	Descripción	Nº Pieza	Cantidad
1	Tipo Ranura de Set Cerradura/Llave (2)Cerradura, (4)Llaves	45M959	1 set
2	Rueda Giratoria de PVC con Freno, 4x1	45P719	1 pieza
3	Guías con Rodamiento de Bolas, 14 x 45mm,PR	41GX04	1 set
4	Placa de Nombre	45N471	1 pieza

*NOTA: (1) PARA PEDIR SOLO LLAVES O PARA HACER JUEGO DE CERRADURA A OTRA UNIDAD, INDIQUE EL NÚMERO QUE ESTÁ ESTAMPADO EN LA CARA DE LA CERRADURA.
(2) SE PUEDE PEDIR LLAVES DE REEMPLAZO USANDO LA COMBINACIÓN DE LETRA Y NÚMERO QUE APARECE EN LA CARA DE LA CERRADURA COMO NÚMERO DE PIEZA.
(3) Asterick * = no mostrado*

