

Installation Instructions

No Flange: 45C669, 5NKJ2, 5NKJ3, 5NKJ4, 5NKJ5, 5NKJ6, 5NKJ7, 5NKJ8, 45C678, 5NKJ9, 5NKK0, 45C670, 45C671

With Flange: 20UA07, 20UA08, 20UA09, 20UA10, 20UA11, 20UA12, 20UA13, 20UA14, 20UA15, 20UA16, 20UA17, 20UA18, 20UA19

Dayton® Stationary Drainable Louvers

Description

The Dayton Extruded Aluminum Drainable Fixed Louvers are designed to protect the air intake and exhaust openings in the exterior walls of any building from rain and weather while still providing efficient air flow. Heavy Duty 4" deep .080" thick frame and .080" thick extruded aluminum louvers positioned at 45 degrees and spaced at approximately 4" centers and comes with birdscreen installed.

Installation

ENSURE STRUCTURAL INTEGRITY OF WALL BEFORE BREACHING.

1. Clean the opening prior to installation.
2. Wall opening should be ¼" to ½" larger than A and B dimensions of the louver.
3. Install head and sill flashing (not provided) if needed in wall opening as per Figure 2.
4. Use clip angles (not provided) to attach frame to walls as per Figure 2.
5. Flange models do not require sill flashing (see Figure 3). Caulk behind flange for superior seal. Note flanged models add **1 1/2"** to the A and B dimensions of the front of the louver.



Front View, No Flange



Front View, With Flange

No Flange	With Flange	Width A	Height B	Max Depth	Free Area	Core Area	FA/CA	Shipping Weight
45C669	20UA07	11 1/2"	11 1/2"	4"	0.301	0.410	76.24%	9.0 lbs
5NKJ2	20UA08	17 1/2"	17 1/2"	4"	1.003	1.320	72.64%	9.3 lbs
5NKJ3	20UA09	23 1/2"	23 1/2"	4"	1.755	2.720	64.60%	14.0 lbs
5NKJ4	20UA10	23 1/2"	35 1/2"	4"	2.807	5.340	62.86%	20.2 lbs
5NKJ5	20UA11	29 1/2"	29 1/2"	4"	3.158	4.620	68.40%	21.4 lbs
5NKJ6	20UA12	35 1/2"	23 1/2"	4"	2.757	4.270	64.60%	19.6 lbs
5NKJ7	20UA13	35 1/2"	35 1/2"	4"	4.411	7.020	62.86%	28.1 lbs
5NKJ8	20UA14	35 1/2"	47 1/2"	4"	6.066	9.770	62.10%	36.6 lbs
45C678	20UA15	41 1/2"	41 1/2"	4"	6.517	9.920	65.70%	45.0 lbs
5NKJ9	20UA16	47 1/2"	35 1/2"	4"	6.016	9.570	62.86%	36.0 lbs
5NKK0	20UA17	47 1/2"	47 1/2"	4"	8.271	13.320	62.10%	46.8 lbs
45C670	20UA18	53 1/2"	53 1/2"	4"	11.079	17.22	64.33%	65.0 lbs
45C671	20UA19	59 1/2"	59 1/2"	4"	13.335	21.62	61.67%	75.0 lbs

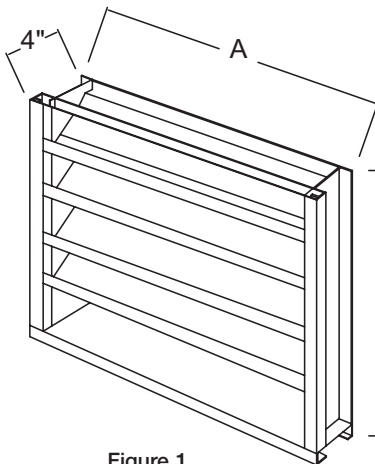


Figure 1

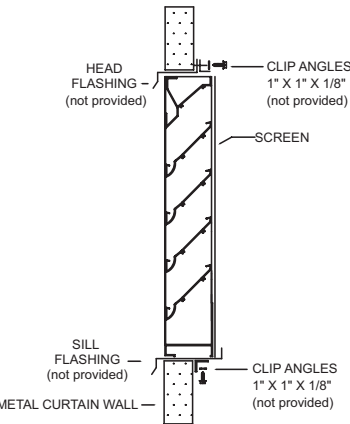
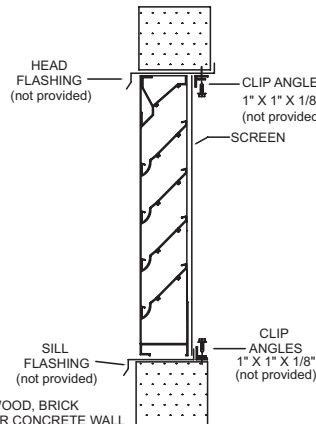


Figure 2

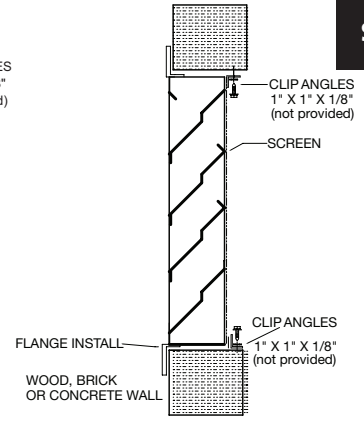


Figure 3

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

Instrucciones de instalación

Sin Brida: 45C669, 5NKJ2, 5NKJ3, 5NKJ4, 5NKJ5, 5NKJ6, 5NKJ7, 5NKJ8, 45C678, 5NKJ9, 5NKK0, 45C670, 45C671

Con Brida: 20UA07, 20UA08, 20UA09, 20UA10, 20UA11, 20UA12, 20UA13, 20UA14, 20UA15, 20UA16, 20UA17, 20UA18, 20UA19

Dayton® Drenable Las Persianas Fijas

Descripción

La extrusión de aluminio fijos de Dayton Persianas Drenable están diseñados para proteger la entrada de aire y aberturas de salida en las paredes exteriores de un edificio de la lluvia y el tiempo sin dejar de ofrecer el flujo de aire eficiente. Heavy Duty 4 "de profundidad .080" marco grueso y .080 "de espesor lamas de aluminio extrusionado colocado a 45 grados y espaciadas aproximadamente a las 4" y viene con centros birdscreen instalado.

Instalación

ASEGURAR LA INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DE LA PARED ANTES DE PRACTICAR UNA ABERTURA.

1. Limpieza de la apertura antes de la instalación.
2. Apertura de la pared debe ser ¼" a ½" mayor que A y B las dimensiones de las rejillas.
3. Instale la cabeza y el antepecho (no incluido) si es necesario en la apertura de la pared, como muestra en la Figura 2.
4. Utilice ángulos clip (no incluidos) para fijar el marco a las paredes como en la Figura 2.
5. Brida modelos no requieren intermitente del peldaño (consulte la Figura 3). Detrás de la brida para calafatear junta superior. Modelos con brida Nota agregar 1 1/2" a la A y B las dimensiones de la parte delantera de la rejilla.

Número de modelo

Sin Brida	Con Brida	Ancho A	Altura B	Profundidad	Área de Libre	Área de Núcleo	FA/CA	Peso
45C669	20UA07	11 1/2"	11 1/2"	4"	0.301	0.410	76.24%	9.0 libras
5NKJ2	20UA08	17 1/2"	17 1/2"	4"	1.003	1.320	72.64%	9.3 libras
5NKJ3	20UA09	23 1/2"	23 1/2"	4"	1.755	2.720	64.60%	14.0 libras
5NKJ4	20UA10	23 1/2"	35 1/2"	4"	2.807	5.340	62.86%	20.2 libras
5NKJ5	20UA11	29 1/2"	29 1/2"	4"	3.158	4.620	68.40%	21.4 libras
5NKJ6	20UA12	35 1/2"	23 1/2"	4"	2.757	4.270	64.60%	19.6 libras
5NKJ7	20UA13	35 1/2"	35 1/2"	4"	4.411	7.020	62.86%	28.1 libras
5NKJ8	20UA14	35 1/2"	47 1/2"	4"	6.006	9.770	62.10%	36.6 libras
45C678	20UA15	41 1/2"	41 1/2"	4"	6.517	9.920	65.70%	45.0 libras
5NKJ9	20UA16	47 1/2"	35 1/2"	4"	6.016	9.570	62.86%	36.0 libras
5NKK0	20UA17	47 1/2"	47 1/2"	4"	8.271	13.320	62.10%	46.8 libras
45C670	20UA18	53 1/2"	53 1/2"	4"	11.079	17.22	64.33%	65.0 libras
45C671	20UA19	59 1/2"	59 1/2"	4"	13.335	21.62	61.67%	75.0 libras

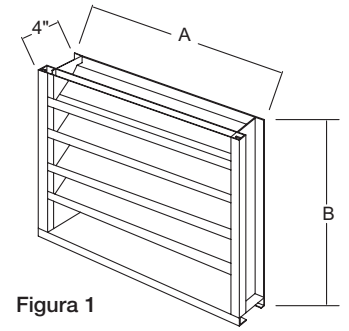


Figura 1

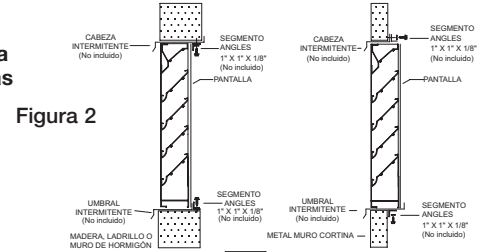


Figura 2

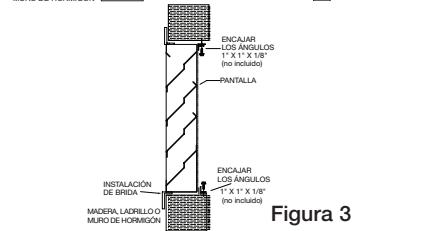


Figura 3

Instructions de montage

Sans Bride: 45C669, 5NKJ3, 5NKJ4, 5NKJ5, 5NKJ6, 5NKJ7, 5NKJ8, 45C678, 5NKJ9, 5NKK0, 45C670, 45C671

Avec Bride: 20UA07, 20UA08, 20UA09, 20UA10, 20UA11, 20UA12, 20UA13, 20UA14, 20UA15, 20UA16, 20UA17, 20UA18, 20UA19

Dayton® Intel Stationnaire Drainables Buses

Description

Les Accords de Dayton en aluminium extrudé vidangeables Persiennes fixes sont conçus pour protéger l'entrée d'air et d'échappement des ouvertures dans les murs extérieurs d'un bâtiment de la pluie et aux intempéries, tout en fournissant des flux d'air efficace. Heavy Duty 4 "de profondeur .080" cadre épais et .080 "d'épaisseur persiennes en aluminium extrudé positionnée à 45° et espacés d'environ 4" centres et est livré avec birdscreen installé.

Installation

ASSURER L'INTÉGRITÉ STRUCTURALE DU MUR AVANT LA VIOLATION.

1. Nettoyer l'ouverture avant l'installation.
2. Ouverture dans le mur devrait être ¼ pouces à ½" plus de dimensions A et B de l'aillette.
3. Installer la tête et solin (non fourni) si nécessaire en ouverture du mur selon la figure 2.
4. Angles clip d'utilisation (non fournis) pour attacher la charpente aux murs selon la figure 2.
5. Bride modèles ne nécessitent pas bas clignote (voir Figure 3). Calfeutrer derrière flasque supérieure de joint. Remarque les modèles à embase ajouter 1 1/2" pour les dimensions A et B de l'avant du déflecteur.

Número de modèle

Sans Bride	Avec Bride	Largueur A	Hauture B	Profondeur	Zone de Libre	Zone de Noyau	FA/CA	Poids à L'expédition
45C669	20UA07	11 1/2"	11 1/2"	4"	0.301	0.410	76.24%	9.0 livres
5NKJ2	20UA08	17 1/2"	17 1/2"	4"	1.003	1.320	72.64%	9.3 livres
5NKJ3	20UA09	23 1/2"	23 1/2"	4"	1.755	2.720	64.60%	14.0 livres
5NKJ4	20UA10	23 1/2"	35 1/2"	4"	2.807	5.340	62.86%	20.2 livres
5NKJ5	20UA11	29 1/2"	29 1/2"	4"	3.158	4.620	68.40%	21.4 livres
5NKJ6	20UA12	35 1/2"	23 1/2"	4"	2.757	4.270	64.60%	19.6 livres
5NKJ7	20UA13	35 1/2"	35 1/2"	4"	4.411	7.020	62.86%	28.1 livres
5NKJ8	20UA14	35 1/2"	47 1/2"	4"	6.066	9.770	62.10%	36.6 livres
45C678	20UA15	41 1/2"	41 1/2"	4"	6.517	9.920	65.70%	45.0 livres
5NKJ9	20UA16	47 1/2"	35 1/2"	4"	6.016	9.570	62.86%	36.0 livres
5NKK0	20UA17	47 1/2"	47 1/2"	4"	8.271	13.320	62.10%	46.8 livres
45C670	20UA18	53 1/2"	53 1/2"	4"	11.079	17.22	64.33%	65.0 livres
45C671	20UA19	59 1/2"	59 1/2"	4"	13.335	21.62	61.67%	75.0 livres

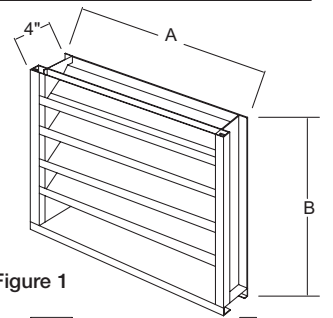


Figura 1

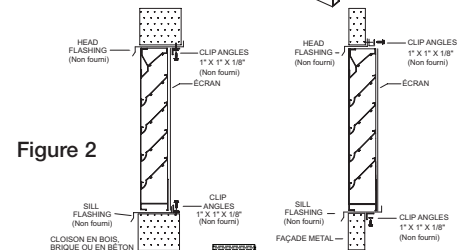


Figura 2

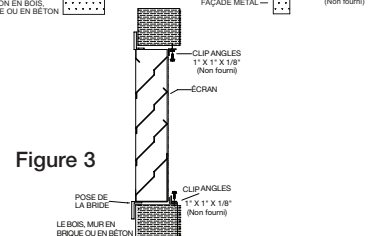


Figura 3

Installation Instructions

No Flange: 45C669, 5NKJ2, 5NKJ3, 5NKJ4, 5NKJ5, 5NKJ6, 5NKJ7, 5NKJ8, 45C678, 5NKJ9, 5NKK0, 45C670, 45C671

With Flange: 20UA07, 20UA08, 20UA09, 20UA10, 20UA11, 20UA12, 20UA13, 20UA14, 20UA15, 20UA16, 20UA17, 20UA18, 20UA19

Dayton® Stationary Drainable Louvers

LIMITED WARRANTY

DAYTON ONE-YEAR LIMITED WARRANTY. DAYTON® DRAINABLE FIXED LOUVERS FOR INTAKE/EXHAUST MODELS COVERED IN THIS MANUAL, ARE WARRANTED BY DAYTON ELECTRIC MFG. CO. (DAYTON) TO THE ORIGINAL USER AGAINST DEFECTS IN WORKMANSHIP OR MATERIALS UNDER NORMAL USE FOR ONE YEAR AFTER DATE OF PURCHASE. ANY PART WHICH IS DETERMINED TO BE DEFECTIVE IN MATERIAL OR WORKMANSHIP AND RETURNED TO AN AUTHORIZED SERVICE LOCATION, AS DAYTON DESIGNATES, SHIPPING COSTS PREPAID, WILL BE, AS THE EXCLUSIVE REMEDY, REPAIRED OR REPLACED AT DAYTON'S OPTION. FOR LIMITED WARRANTY CLAIM PROCEDURES, SEE "PROMPT DISPOSITION" BELOW. THIS LIMITED WARRANTY GIVES PURCHASERS SPECIFIC LEGAL RIGHTS WHICH VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION.

LIMITATION OF LIABILITY. TO THE EXTENT ALLOWABLE UNDER APPLICABLE LAW, DAYTON'S LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL AND INCIDENTAL DAMAGES IS EXPRESSLY DISCLAIMED. DAYTON'S LIABILITY IN ALL EVENTS IS LIMITED TO AND SHALL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID.

WARRANTY DISCLAIMER. A DILIGENT EFFORT HAS BEEN MADE TO PROVIDE PRODUCT INFORMATION AND ILLUSTRATE THE PRODUCTS IN THIS LITERATURE ACCURATELY; HOWEVER, SUCH INFORMATION AND ILLUSTRATIONS ARE FOR THE SOLE PURPOSE OF IDENTIFICATION, AND DO NOT EXPRESS OR IMPLY A WARRANTY THAT THE PRODUCTS ARE MERCHANTABLE, OR FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR THAT THE PRODUCTS WILL NECESSARILY CONFORM TO THE ILLUSTRATIONS OR DESCRIPTIONS. EXCEPT AS PROVIDED BELOW, NO WARRANTY OR AFFIRMATION OF FACT, EXPRESSED OR IMPLIED, OTHER THAN AS STATED IN THE "LIMITED WARRANTY" ABOVE IS MADE OR AUTHORIZED BY DAYTON.

Technical Advice and Recommendations, Disclaimer. Notwithstanding any past practice or dealings or trade custom, sales shall not include the furnishing of technical advice or assistance or system design. Dayton assumes no obligations or liability on account of any unauthorized recommendations, opinions or advice as to the choice, installation or use of products.

Product Suitability. Many jurisdictions have codes and regulations governing sales, construction, installation, and/or use of products for certain purposes, which may vary from those in neighboring areas. While attempts are made to assure that Dayton products comply with such codes, Dayton cannot guarantee compliance, and cannot be responsible for how the product is installed or used. Before purchase and use of a product, review the product applications, and all applicable national and local codes and regulations, and be sure that the product, installation, and use will comply with them.

Certain aspects of disclaimers are not applicable to consumer products; e.g., (a) some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you; (b) also, some jurisdictions do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts, consequently the above limitation may not apply to you; and (c) by law, during the period of this Limited Warranty, any implied warranties of implied merchantability or fitness for a particular purpose applicable to consumer products purchased by consumers, may not be excluded or otherwise disclaimed.

Prompt Disposition. A good faith effort will be made for prompt correction or other adjustment with respect to any product which proves to be defective within limited warranty. For any product believed to be defective within limited warranty, first write or call dealer from whom the product was purchased. Dealer will give additional directions. If unable to resolve satisfactorily, write to Dayton at address below, giving dealer's name, address, date, and number of dealer's invoice, and describing the nature of the defect. Title and risk of loss pass to buyer on delivery to common carrier. If product was damaged in transit to you, file claim with carrier.

Manufactured for Dayton Electric Mfg. Co., 100 Grainger Parkway, Lake Forest, Illinois 60045-5201 U.S.A.

Instrucciones de instalación

Sin Brida: 45C669, 5NKJ2, 5NKJ3, 5NKJ4, 5NKJ5, 5NKJ6, 5NKJ7, 5NKJ8, 45C678, 5NKJ9, 5NKK0, 45C670, 45C671

Con Brida: 20UA07, 20UA08, 20UA09, 20UA10, 20UA11, 20UA12, 20UA13, 20UA14, 20UA15, 20UA16, 20UA17, 20UA18, 20UA19

Dayton® Drenable Las Persianas Fijas

GARANTÍA LIMITADA

LA GARANTÍA LIMITADA DAYTON POR UN AÑO. DAYTON ELECTRIC MFG. CO. (DAYTON) LE GARANTIZA AL USUARIO ORIGINAL QUE LOS MODELOS TRATADOS EN ESTE MANUAL DEL LUMBRERA AJUSTABLE DE FIJO LOUVERS DRENABLE DAYTON® ESTAN LIBRES DE DEFECTOS EN LA MANO DE OBRA O EL MATERIAL, CUANDO SE LES SOMETE A USO NORMAL, POR UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. CUALQUIER PARTE QUE SE HALLE DEFECTUOSA, YA SEA EN EL MATERIAL O EN LA MANO DE OBRA, Y SEA DEVUELTA (CON LOS COSTOS DE ENVÍO PAGADOS POR ADELANTADO) A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DESIGNADO POR DAYTON, SERÁ REPARADA O REEMPLAZADA (NO EXISTE OTRA POSIBILIDAD) SEGUN LO DETERMINE DAYTON. PARA OBTENER INFORMACION SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE RECLAMO CUBIERTOS EN LA GARANTÍA LIMITADA, VEA LA SECCION "ATENCIÓN OPORTUNA" QUE APARECE MAS ADELANTE. ESTA GARANTIA LIMITADA CONFIERE AL COMPRADOR DERECHOS LEGALES ESPECIFICOS QUE VARIAN DE JURISDICCION A JURISDICCION.

LIMITES DE RESPONSABILIDAD. EN LA MEDIDA EN QUE LAS LEYES APLICABLES LO PERMITAN, LA RESPONSABILIDAD DE DAYTON POR LOS DAÑOS EMERGENTES O INCIDENTALS ESTA EXPRESAMENTE EXCLUIDA. LA RESPONSABILIDAD DE DAYTON EXPRESAMENTE ESTA LIMITADA Y NO PUEDE EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL ARTICULO.

EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTIA. SE HAN HECHO ESFUERZOS DILIGENTES PARA PROPORCIONAR INFORMACION E ILUSTRACIONES APROPIADAS SOBRE EL PRODUCTO EN ESTE MANUAL; SIN EMBARGO, ESTA INFORMACION Y LAS ILUSTRACIONES TIENEN COMO UNICO PROPOSITO LA IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y NO EXPRESAN NI IMPLICAN GARANTIA DE QUE LOS PRODUCTOS SEAN VENDIBLES O ADECUADOS PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR NI QUE SE AJUSTAN NECESARIAMENTE A LAS ILUSTRACIONES O DESCRIPCIONES. CON EXCEPCION DE LO QUE SE ESTABLECE A CONTINUACION, DAYTON NO HACE NI AUTORIZA NINGUNA GARANTIA O AFIRMACION DE HECHO, EXPRESA O IMPLICITA, QUE NO SEA ESTIPULADA EN LA "GARANTIA LIMITADA" ANTERIOR.

Consejo Técnico y Recomendaciones, Exclusiones de Responsabilidad. A pesar de las prácticas, negociaciones o usos comerciales realizados previamente, las ventas no deberán incluir el suministro de consejo técnico o asistencia o diseño del sistema. Dayton no asume ninguna obligación o responsabilidad por recomendaciones, opiniones o consejos no autorizados sobre la elección, instalación o uso de los productos.

Adaptación del Producto. Muchas jurisdicciones tienen códigos o regulaciones que rigen la venta, la construcción, la instalación y/o el uso de productos para ciertos propósitos que pueden variar con respecto a los aplicables a las zonas vecinas. Si bien se trata de que los productos Dayton cumplan con dichos códigos, no se puede garantizar su conformidad y no se puede hacer responsable por la forma en que se instale o use su producto. Antes de comprar y usar el producto, revise su aplicación y todos los códigos y regulaciones nacionales y locales aplicables y asegúrese de que el producto, la instalación y el uso los cumplan.

Ciertos aspectos de limitación de responsabilidad no se aplican a productos al consumidor; es decir (a) algunas jurisdicciones no permiten la exclusión ni limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores quizás no apliquen en su caso; (b) asimismo, algunas jurisdicciones no permiten limitar el plazo de una garantía implícita, por lo tanto, la limitación anterior quizás no aplique en su caso; y (c) por ley, mientras la Garantía Limitada esté vigente no podrán excluirse ni limitarse en modo alguno ninguna garantía implícita de comercialización o de idoneidad para un propósito en particular aplicables a los productos al consumidor adquiridos por éste.

Atención Oportuna. Se hará un esfuerzo de buena fe para corregir puntualmente, o hacer otros ajustes, con respecto a cualquier producto que resulte defectuoso dentro de los términos de esta garantía limitada. En el caso de que encuentre un producto defectuoso y que esté cubierto dentro de los límites de esta garantía haga el favor de escribir primero, o llame, al distribuidor a quien le compró el producto. El distribuidor le dará las instrucciones adicionales. Si no puede resolver el problema en forma satisfactoria, escriba a Dayton a la dirección a continuación, dando el nombre del distribuidor, su dirección, la fecha y el número de la factura del distribuidor y describa la naturaleza del defecto. La propiedad del artículo y el riesgo de pérdida pasan al comprador en el momento de la entrega del artículo a la compañía de transporte. Si el producto se daña durante el transporte, debe presentar su reclamo a la compañía transportista.

Fabricado para Dayton Electric Mfg. Co., 100 Grainger Parkway, Lake Forest, Illinois 60045-5201 EE.UU.

Instructions de montage

Sans Bride: 45C669, 5NKJ2, 5NKJ3, 5NKJ4, 5NKJ5, 5NKJ6, 5NKJ7, 5NKJ8, 45C678, 5NKJ9, 5NKK0, 45C670, 45C671

Avec Bride: 20UA07, 20UA08, 20UA09, 20UA10, 20UA11, 20UA12, 20UA13, 20UA14, 20UA15, 20UA16, 20UA17, 20UA18, 20UA19

Dayton® Intel Stationnaire Drainables Buses

GARANTIE LIMITÉE

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN DE DAYTON. LES MODÈLES VIDANGEABLES LOUVERS FIXE DE DAYTON® COUVERTS DANS CE MANUEL SONT GARANTIS À L'UTILISATEUR D'ORIGINE PAR DAYTON ELECTRIC MFG. CO. (DAYTON), CONTRE TOUT DÉFAUT DE FABRICATION OU DE MATÉRIAUX, LORS D'UNE UTILISATION NORMALE, ET CELA PENDANT UN AN APRÈS LA DATE D'ACHAT. TOUTE PIÈCE, DONT LES MATÉRIAUX OU LA MAIN D'ŒUVRE SERONT JUGÉS DÉFECTUEUX, ET QUI SERA RENVOYÉE PORT PAYÉ, À UN CENTRE DE RÉPARATION AUTORISÉ PAR DAYTON, SERA, À TITRE DE SOLUTION EXCLUSIVE, SOIT RÉPARÉE, SOIT REMPLACÉE PAR DAYTON. POUR LE PROCÉDÉ DE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE LIMITÉE, REPORTEZ-VOUS À LA CLAUSE DE "DISPOSITION PROMPTE" CI-DESSOUS. CETTE GARANTIE LIMITÉE DONNE AUX ACHETEURS DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES QUI VARIENT DE JURIDICTION À JURIDICTION.

LIMITES DE RESPONSABILITÉ. LA RESPONSABILITÉ DE DAYTON, DANS LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI, POUR LES DOMMAGES INDIRECTS OU FORTUITS EST EXPRESSEMENT DÉNIÉE. DANS TOUS LES CAS LA RESPONSABILITÉ DE DAYTON EST LIMITÉE ET NE DÉPASSERA PAS LA VALEUR DU PRIX D'ACHAT PAYÉ.

DÉSISTEMENT DE GARANTIE. DE DILIGENTS EFFORTS SONT FAITS POUR FOURNIR AVEC PRÉCISION LES INFORMATIONS ET ILLUSTRATIONS DES PRODUITS DÉCRITS DANS CETTE BROCHURE; CÉPENDANT, DE TELLES INFORMATIONS ET ILLUSTRATIONS SONT POUR LA SEULE RAISON D'IDENTIFICATION, ET N'EXPRIMENT NI NI IMPLIQUENT QUE LES PRODUITS SONT COMMERCIALISABLES, OU ADAPTÉS À UN BESOIN PARTICULIER, NI QUE CES PRODUITS SONT NÉCESSAIREMENT CONFORMES AUX ILLUSTRATIONS OU DESCRIPTIONS. SAUF POUR CE QUI SUIT, AUCUNE GARANTIE OU AFFIRMATION DE FAIT, ÉNONCÉE OU IMPLICITE, AUTRE QUE CE QUI EST ÉNONCÉ DANS LA « GARANTIE LIMITÉE » CI-DESSUS N'EST FAITE OU AUTORISÉE PAR DAYTON.

Désistement sur les conseils techniques et les recommandations. Peu importe les pratiques ou négociations antérieures ou les usages commerciaux, les ventes n'incluent pas l'offre de conseils techniques ou d'assistance ou encore de conception de système. Dayton n'a aucune obligation ou responsabilité quant aux recommandations non autorisées, aux opinions et aux suggestions relatives au choix, à l'installation ou à l'utilisation des produits.

Conformité du produit. De nombreuses juridictions ont des codes et règlements qui gouvernent les ventes, constructions, installations et/ou utilisations de produits pour certains usages qui peuvent varier par rapport à ceux d'une zone voisine. Bien que Dayton essaie de s'assurer que ses produits s'accordent avec ces codes, Dayton ne peut garantir cet accord, et ne peut être jugé responsable pour la façon dont le produit est installé ou utilisé. Avant l'achat et l'usage d'un produit, revoir les applications de ce produit, ainsi que tous les codes et règlements nationaux et locaux applicables, et s'assurer que le produit, son installation et son usage sont en accord avec eux.

Certains aspects de désistement ne sont pas applicables aux produits pour consommateur; ex : (a) certaines juridictions ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou fortuits et donc la limitation ou exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer dans le cas présent; (b) également, certaines juridictions n'autorisent pas de limitations de durée de la garantie implicite, en conséquence, la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer dans le cas présent; et (c) par force de loi, pendant la période de cette Garantie Limitée, toutes garanties impliquées de commerciabilité ou d'adaptabilité à un besoin particulier applicables aux produits de consommateurs achetés par des consommateurs, peuvent ne pas être exclues ni autrement désistées.

Disposition prompte. Un effort de bonne foi sera fait pour corriger ou ajuster rapidement tout produit prouvé défectueux pendant la période de la garantie limitée. Pour tout produit considéré défectueux pendant la période de garantie limitée, contacter tout d'abord le concessionnaire où l'appareil a été acheté. Le concessionnaire doit donner des instructions supplémentaires. S'il est impossible de résoudre le problème de façon satisfaisante, écrire à Dayton à l'adresse ci-dessous, en indiquant le nom et l'adresse du concessionnaire, la date et le numéro de la facture du concessionnaire, et en décrivant la nature du défaut. Le titre et le risque de perte passent à l'acheteur au moment de la livraison par le transporteur. Si le produit a été endommagé pendant le transport, une réclamation doit être faite auprès du transporteur.

Fabriqué pour Dayton Electric Mfg. Co., 100 Grainger Parkway, Lake Forest, Illinois 60045-5201 États-Unis

Fabricado para: Dayton Electric Mfg. Co., Lake Forest,
Fabricado pour: Illinois 60045 U.S.A.

Dayton®