


Cut-out dimensions mm(inches)
SK 3237 – SK 3245

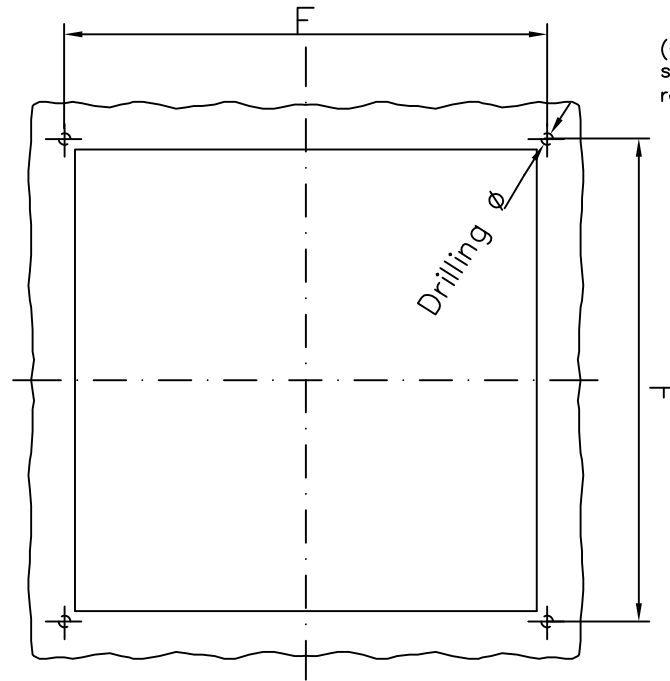

Drilling pattern mm(inches)
SK 3237 – SK 3245

Filter Fan	B2	H2	Outlet Filter	F	Drilling ϕ
3237...	92(3.62)	92(3.62)	3237 200/060	100.5(3.96)	3.5(0.14)
3238...	124(4.88)	124(4.88)	3238 200/060	132.5(5.22)	3.5(0.14)
3239...	177(6.97)	177(6.97)	3239 200/060	185(7.28)	4.5(0.18)
3240...	224(8.82)	224(8.82)	3240 200/060	234(9.21)	4.5(0.18)
3241...	224(8.82)	224(8.82)	3240 200/060	234(9.21)	4.5(0.18)
3243...	292(11.50)	292(11.50)	3243 200/060	302(11.89)	4.5(0.18)
3244...	292(11.50)	292(11.50)	3243 200/060	302(11.89)	4.5(0.18)
3245...	292(11.50)	292(11.50)	3243 200/060	302(11.89)	4.5(0.18)

<small>Das Unternehmen überträgt sämtliche Rechte an dem hierin enthaltenen Material an den Kunden. Nach dem Kauf des Produktes ist es dem Kunden freigegeben, das Produkt zu kopieren und zu verwenden. Nach dem Kauf des Produktes ist es dem Kunden freigegeben, das Produkt zu kopieren und zu verwenden.</small>		<small>SK 3237 – SK 3245</small>		<small>DIN-ISO 2768-m</small>		<small>Maßstab 1 : 1</small>		<small>HB29 / Seite xxx</small>	
<small>SK 3237 – SK 3245</small>		<small>DIN-ISO 2768-m</small>		<small>1997 Datum</small>		<small>Name</small>		<small>02.07.07</small>	
<small>01</small>		<small>23.07.07</small>		<small>18sec</small>		<small>18sec</small>		<small>18sec</small>	
<small>AKM</small>		<small>Zust.</small>		<small>Änderung</small>		<small>Datum</small>		<small>Urspr.</small>	
<small>RITTAL-WERK</small>		<small>Lehr- u. Fertigung</small>		<small>35745 Herborn</small>		<small>Filter Fan Cut-Outs</small>		<small>Blatt</small>	
<small>A 17620 01 SK 5 1</small>		<small>K : HB29 / SGE3</small>		<small>Bl.</small>		<small>Bl.</small>		<small>Bl.</small>	