


Cut-out dimensions mm(inches)
SK 3237 – SK 3245

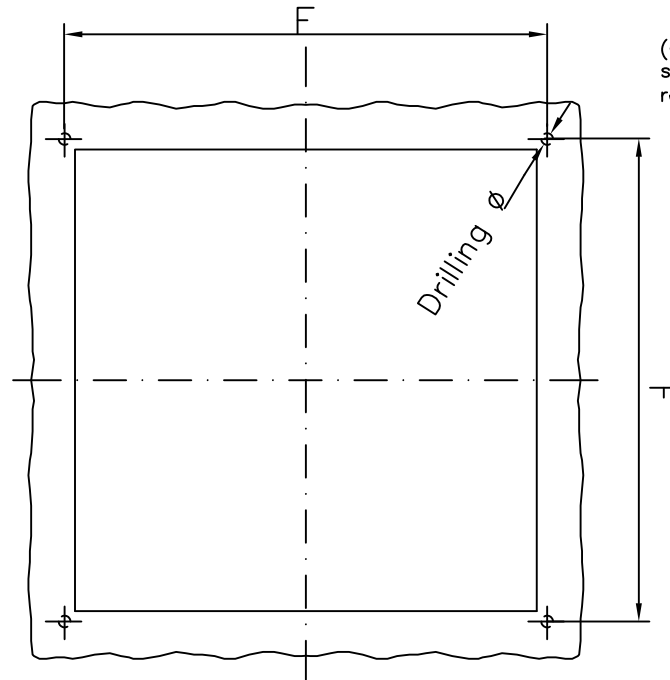

(Optional drilling for mounting screws. Refer to manual for recommendations.)

Drilling pattern mm(inches)
SK 3237 – SK 3245

Filter Fan	B2	H2	Outlet Filter	F	Drilling ϕ
3237...	92(3.62)	92(3.62)	3237 200/060	100.5(3.96)	3.5(0.14)
3238...	124(4.88)	124(4.88)	3238 200/060	132.5(5.22)	3.5(0.14)
3239...	177(6.97)	177(6.97)	3239 200/060	185(7.28)	4.5(0.18)
3240...	224(8.82)	224(8.82)	3240 200/060	234(9.21)	4.5(0.18)
3241...	224(8.82)	224(8.82)	3240 200/060	234(9.21)	4.5(0.18)
3243...	292(11.50)	292(11.50)	3243 200/060	302(11.89)	4.5(0.18)
3244...	292(11.50)	292(11.50)	3243 200/060	302(11.89)	4.5(0.18)
3245...	292(11.50)	292(11.50)	3243 200/060	302(11.89)	4.5(0.18)

<small>Das Unternehmen überträgt sämtliche Rechte an dem hierin enthaltenen Material an den Käufer. Die Weitergabe an Dritte ist ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers nicht zulässig. Die Haftung für Schäden, die aus dem Gebrauch dieses Produktes resultieren, ist ausgeschlossen.</small>		<small>SK 3237 - SK 3245</small>		<small>DIN-ISO 2768-m</small>		<small>Maßstab 1 : 1</small>		<small>HB29 / Seite xxx</small>	
<small>SK 3237 - SK 3245</small>		<small>DIN-ISO 2768-m</small>		<small>1997 Datum</small>		<small>Name</small>		<small>02.07.08</small>	
<small>01</small>		<small>01</small>		<small>23.07.08</small>		<small>01</small>		<small>01</small>	
<small>AKM</small>		<small>Zust.</small>		<small>Änderung</small>		<small>Datum</small>		<small>Urspr.</small>	
<small>RITTAL-WERK</small>								<small>Filter Fan Cut-Outs</small>	
<small>35745 Herborn</small>								<small>A 17620 01 SK 5 1</small>	
<small>K : HB29 / SGE3</small>								<small>Bl.</small>	